


Magnetspule VACN-N-R3-1

Teilenummer: 8104526

FESTO

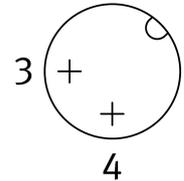

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|-------------------------------------|
| Betätigungsart | elektrisch |
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | ISO 20401 |
| Signalzustandsanzeige | LED |
| Einschaltdauer | 100% |
| Isolierstoffklasse | F |
| Isolierstoffklasse des Lackdrahts | H |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: 2,7 W |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 100 g |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 2 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Schraubverriegelung |
| Befestigungsart | mit Rändelmutter |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Werkstoff Magnetspule | Duroplast Kupfer Stahl |
| Werkstoff Wicklung | Kupfer |