


Steckdose NECV-B2W3L-P-P12

Teilenummer: 8105013

FESTO

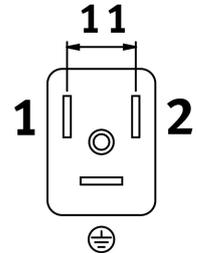

Datenblatt

Merkmal	Wert
Zusätzliche Funktionen	Schutzbeschaltung
Anschlusshäufigkeit	50
Kabelabgang	gewinkelt
Hinweis zum Kabelabgang	um 180° umsetzbar
Produktgewicht	19.5 g
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form B nach Industriestandard 11 mm
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	20.4 V...27.6 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannungsbereich AC	20.4 V...27.6 V
Nennbetriebsspannung AC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	1 A
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabelverschraubung	M15x1,5
Kabeldurchmesser	6 mm...8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	1.5 mm ²
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Gehäuse	PA

Merkmal	Wert
Farbe Gehäuse	transparent
Werkstoff Schraubverriegelung	Stahl, vernickelt
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Steckkontakte	Messing, verzinkt