


Axialbausatz EAMM-A-D32-60RA

Teilenummer: 8105889

FESTO

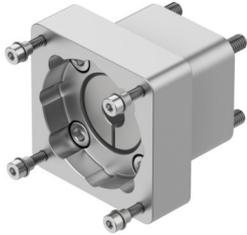

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	420 g
Schnittstellencode Aktuator	D32
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform