


Axialbausatz
EAMM-A-D32-60R
Teilenummer: 8105918

FESTO

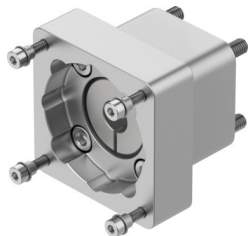

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	386 g
Schnittstellencode Aktuator	D32
Schnittstellencode Motor In	60R
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform