


Axialbausatz
EAMM-A-D40-58AA
Teilenummer: 8105928

FESTO

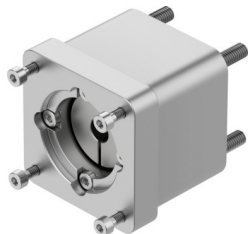

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	354 g
Schnittstellencode Aktuator	D40
Schnittstellencode Motor In	58AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform