


# Axialbausatz EAMM-A-D60-80PB

Teilenummer: 8105937

**FESTO**

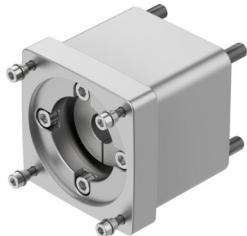

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	75 mm
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1070 g
Schnittstellencode Aktuator	D60
Schnittstellencode Motor In	80PB 80R
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform