


**Axialbausatz  
EAMM-A-S48-70AA**

Teilenummer: 8105942

**FESTO**

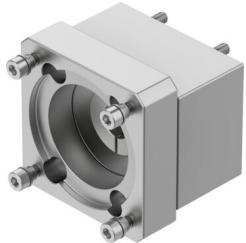

**Datenblatt**

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	498 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	70AA 70AB
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform