


Axialbausatz
EAMM-A-L38-60AA
Teilenummer: 8107702

FESTO

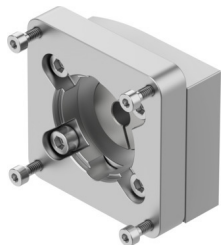

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	8 Nm
Produktgewicht	231 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	60AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform