


Axialbausatz
EAMM-A-P4-28B-38AA
Teilenummer: 8107704

FESTO

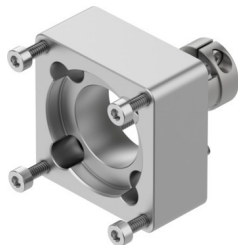

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	0.7 Nm
Produktgewicht	59 g
Schnittstellencode Aktuator	P4-28B
Schnittstellencode Motor In	38AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform