
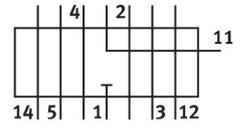


# Vertikal-Versorgungsplatte VMPA14-VSP-QS8

FESTO

Teilenummer: 8110622

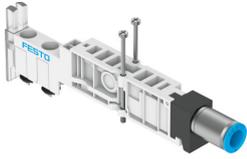

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	14 mm
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	50 g
Pneumatischer Anschluss 1	QS-8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	PA-verstärkt