


Anschlussplatte VABS-K2-10B-16-U14-P

Teilenummer: 8122826

FESTO

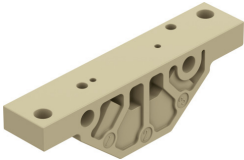

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	10
Nennweite	1.6 mm
Fluidanschluss	Innengewinde 1/4-28 UNF-2B
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung unten
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Mediumstemperatur	0 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.2 Nm
Produktgewicht	7 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PEEK