


Axialbausatz EAMM-A-D50-84AA

Teilenummer: 8123490

FESTO

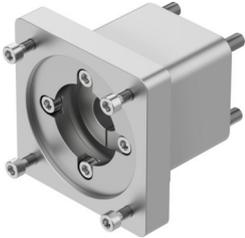

Datenblatt

Merkm	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1012 g
Schnittstellencode Aktuator	D50
Schnittstellencode Motor In	84AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform