


Axialbausatz
EAMM-A-P6-38A-60RA
Teilenummer: 8123496

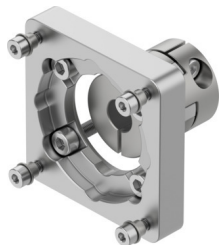

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	209 g
Schnittstellencode Aktuator	P6-38A
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform