


Halter
VMPA14-FTI
Teilenummer: 8129127

FESTO

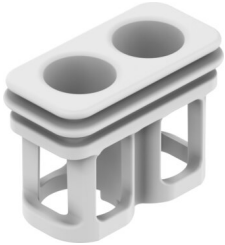

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	14
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...40 °C
Mediumstemperatur	-5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Produktgewicht	0.1 g
Befestigungsart	geklemmt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	POM