


Getriebe EMGA-40-P-G8-EAS-40

Teilenummer: 8141729

FESTO

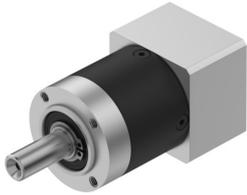

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	40 mm
Verdrehspiel	0.25 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	18000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	6 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.015 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	10 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	0.85 Nm/arcmin
Produktgewicht	350 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	40P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform