


# Getriebe EMGA-60-P-G20-EAS-60

Teilenummer: 8141737

FESTO

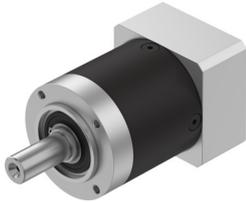

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	60 mm
Verdrehspiel	0.2 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	20:1
Max. Antriebsdrehzahl	13000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	44 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.096 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	70 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	2.8 Nm/arcmin
Produktgewicht	1100 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60H
Schnittstelle Getriebe Antrieb	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform