


# Getriebe EMGA-80-P-G8-EAS-80

Teilenummer: 8141741

FESTO

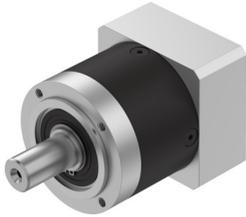

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	80 mm
Verdrehspiel	0.12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	7000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	50 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.37 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	190 Nm
Max. Wirkungsgrad	97 %
Verdrehsteifigkeit	8.4 Nm/arcmin
Produktgewicht	2000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	80P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform