


Getriebe

EMGA-120-P-G20-SAS-100

Teilenummer: 8141755

FESTO

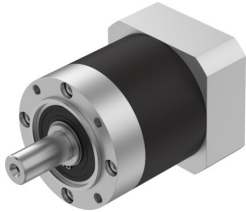

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	120 mm
Flanschgröße Motor	100 mm
Verdrehspiel	0.15 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	20:1
Max. Antriebsdrehzahl	6500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	260 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1.573 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	416 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	22 Nm/arcmin
Produktgewicht	8000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	120G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform