


Getriebe EMGA-60-P-G12-SST-57

Teilenummer: 8141765

FESTO

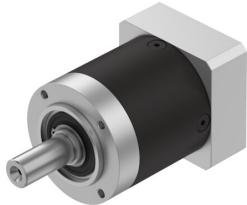

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	57 mm
Verdrehspiel	0.17 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	13000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	44 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.118 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	70 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	2.8 Nm/arcmin
Produktgewicht	1100 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	500 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	400 N
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	57A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform