


Netzteil CACN-3A-7-10-G2

Teilenummer: 8149584

FESTO

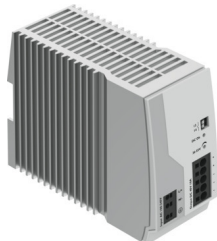

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	68 mm
Höhe	130 mm
Länge	160 mm
Einbaulage	freie Konvektion
Primärversorgung	1-phasig
Eingangsstrom	2,4 - 5,6 A
Nennausgangsspannung DC	48 V
Nennausgangsstrom	10 A
Eingangsspannungsbereich AC	100 V...240 V
Netzausfallüberbrückung	15 ms
Netzfrequenz	45 Hz...65 Hz
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 °C...70 °C
Produktgewicht	1603 g
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform