


Netzteil CACN-11A-7-20-G2

Teilenummer: 8149585

FESTO

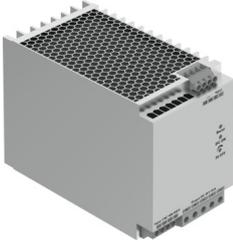

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	96 mm
Höhe	130 mm
Länge	179 mm
Einbaulage	freie Konvektion
Primärversorgung	3-phasig
Eingangsstrom	1,7 - 2,1 A
Nennausgangsspannung DC	48 V
Nennausgangsstrom	20 A
Eingangsspannungsbereich AC	400 V...500 V
Netzausfallüberbrückung	25 ms
Netzfrequenz	45 Hz...65 Hz
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 °C...70 °C
Produktgewicht	2500 g
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform