


Abdeckplatte VABB-P19-16-T

Teilenummer: 8154656

FESTO

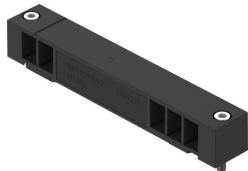

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Rastermaß	16 mm
Dichtprinzip	weich
Betriebsdruck	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Mediumstemperatur	5 °C...50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	5 °C...50 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	0.75 Nm
Produktgewicht	14.9 g
Elektrischer Anschluss	Plug-in
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Werkstoff Gehäuse	PA66-GF30