


Anschlussplatte

VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

FESTO

Teilenummer: 8157740

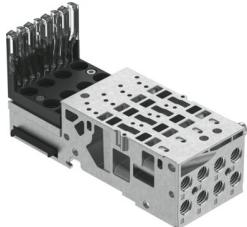

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	42 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	10,5 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Betriebsdruck	-0,09 MPa...1 MPa -0,9 bar...10 bar
Steuerdruck	0,3 MPa...0,8 MPa 3 bar...8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	180 g
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss