


Anschlussplatte VMPA14-AP-4-EMG-D2-8-S

Teilenummer: 8157742

FESTO

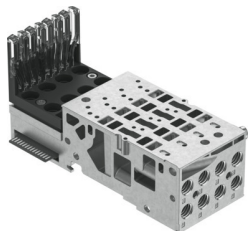

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	65.5 mm
Länge	107.3 mm
Rastermaß	14 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	320 g
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss