


Stoßdämpfer DYEF-G8-S-M10-Y1

Teilenummer: 8159474

FESTO

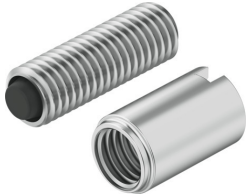

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M10
Hub	1 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0.8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	1 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0.25 J
Produktgewicht	26 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl