


# Stoßdämpfer DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Teilenummer: 8161529

FESTO

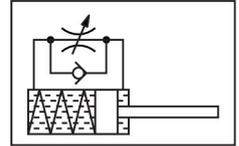

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Hub	15 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.3 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	15 mm
Max. Anschlagkraft	2000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	30 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	64000 J
Max. Restenergie	0.16 J
Rückstellkraft	46 N
Min. Einschubkraft	160 N
Produktgewicht	220 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt