


**Axialbausatz**  
**EAMM-A-X48-57A**  
Teilenummer: 8165289

**FESTO**

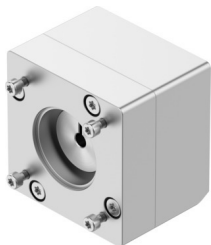

**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert           |
|-----------------------------|----------------|
| Einbaulage                  | beliebig       |
| Max. Drehzahl               | 8000 1/min     |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %       |
| Schutzart                   | IP40           |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C |
| Übertragbares Drehmoment    | 7.5 Nm         |
| Produktgewicht              | 614 g          |
| Schnittstellencode Aktuator | X48            |
| Schnittstellencode Motor In | 57A            |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform   |