


Anschlussplatte VABS-K2-12S-20-N18-P

Teilenummer: 8186870

FESTO

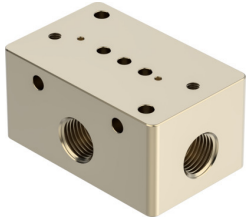

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Nennweite	2 mm
Ventilgröße	12 mm
Fluidanschluss	Innengewinde 1/8 NPT
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	0 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.33 Nm
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	7 Nm
Max. Anziehdrehmoment	0.6 Nm
Produktgewicht	31 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PEEK