


Verkettungsplatte VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

FESTO

Teilenummer: 8191781

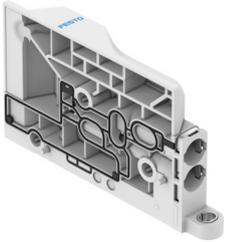

Datenblatt

Merkmal	Wert
Integrierte Funktion	Codierdeckel zum Festlegen der Steuerluftversorgung (intern oder extern)
Strömungsrichtung	reversibel
Kompatibel mit	Ventilinsel VTUX-A-P Ventilinsel VTUX-A-S
Vakuumtauglichkeit	ja
Abmessungen B x L x H	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	6 Nm
Produktgewicht	57.9 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12/14	für Cartridge 12 mm
Anschluss Steuerabluft 82/84	für Cartridge 12 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Hülse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Klammer	hochlegierter Stahl rostfrei