


Verkettungsplatte VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

Teilenummer: 8191789

FESTO

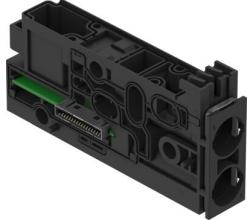

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	1 2
Rastermaß	19,05 mm
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Integrierte Funktion	mit Elektrikverkettung
Strömungsrichtung	reversibel
Kompatibel mit	Ventilinsel VTUX-A-S
Vakuumtauglichkeit	ja
Abmessungen B x L x H	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Verschmutzungsgrad	2
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 %
Schutzart	IP65
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Nenneinsatzhöhe	< 3000 m NHN
Produktgewicht	56,3 g
Elektrische Ansteuerung	AP-Schnittstelle
Kommunikations-Schnittstelle, Protokoll	AP
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart	Zuganker
Pneumatischer Anschluss 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatischer Anschluss 5	für Cartridge 15 mm

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Klammer	hochlegierter Stahl rostfrei