


Entlüftungsplatte VABF-XA-12-M2-QX

Teilenummer: 8191794

FESTO

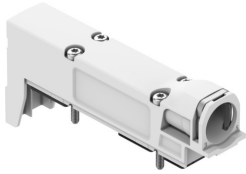

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	1
Strömungsrichtung	reversibel
Kompatibel mit	Ventilinsel VTUX-A-P Ventilinsel VTUX-A-S
Betriebsdruck	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	0.8 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	34.7 g
Befestigungsart	geschraubt
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst	für Cartridge 15 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Klammer	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	Edelstahl