


**Axialbausatz**  
**EAMM-A-D60-100A-G2**  
Teilenummer: 8197500

**FESTO**

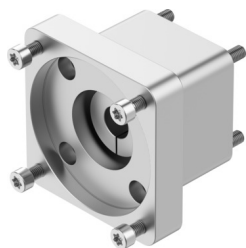

**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge                   | 77.4 mm                |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Max. Drehzahl               | 6000 1/min             |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP40                   |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment       | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 21 Nm                  |
| Produktgewicht              | 1310 g                 |
| Schnittstellencode Aktuator | D60<br>D60C            |
| Schnittstellencode Motor In | 100A                   |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform           |