


Versorgungsplatte VMPA-FB-SP-M12-V

Teilenummer: 8204604

FESTO

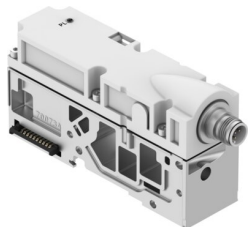

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Stromversorgung	4 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 25 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	200 g
Elektrischer Anschluss	5-polig M12x1 Rundsteckverbinder
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss