


# Leitungsfilter OAFA-C-Q8-E-F

Teilenummer: 8212643

FESTO

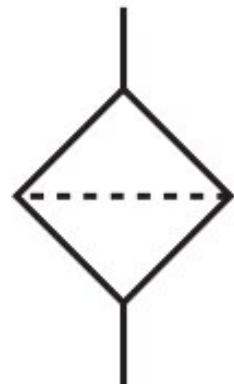

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Anwendungshinweis	Das Gehäuse sollte nicht mit polaren Lösungsmitteln (wie Alkohol) gereinigt werden.
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit	10 µm
Betriebsdruck	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Betriebsmedium	Luft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a)
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	22.3 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	PA