


Kupplungsnahe EAMC-H-10-5-GB5-5

Teilenummer: 8228646

FESTO

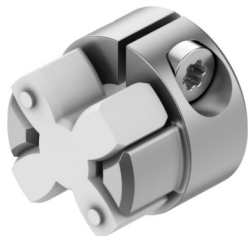

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	5 mm
Baugröße	10
Nennlänge	9.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.022 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	0.6 Nm
Produktgewicht	2 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform