


Kupplungsnahe

EAMC-H-25-10-GB8-11

Teilenummer: 8228652

FESTO

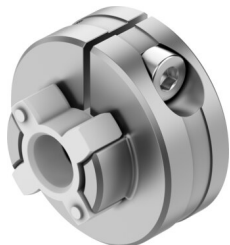

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Baugröße	15/25
Nennlänge	15.4 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	1.04 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	2 Nm
Produktgewicht	12 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform