


Kupplungsnahe

EAMC-H-30-10-GB16-12

Teilenummer: 8228659

FESTO

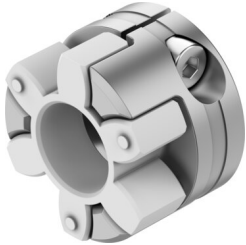

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	12 mm
Baugröße	30
Nennlänge	20.7 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	11.5 Nm
Produktgewicht	24 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform