


Additionszähler PZA-E-C

Teilenummer: 8606

FESTO

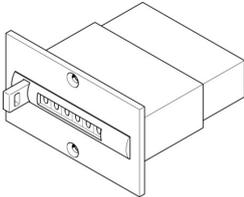

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart	Handtaste oder pneumatisches Signal
Anzeige	6stellig
Abfalldruck Antrieb	< 0,15 bar
Abfalldruck Rückstellung	< 0,15 bar
Ansprechdruck Antrieb	> 0,8 bar
Ansprechdruck Rückstellung	2 bar
Betriebsdruck	2 bar...8 bar
Minimaler Rückschaltdruck	2 bar
Minimale Impulsdauer Antrieb	8 ms
Minimale Impulsdauer Rückstellung	150 ms
Minimale Pausendauer Antrieb	10 ms
Minimale Pausendauer Rückstellung	50 ms
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	70 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Gehäuse	PA