


# Verteilerblock FR-12-PK-4-B

Teilenummer: 8762

**FESTO**

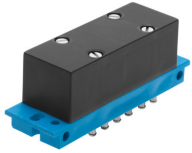

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                  | 3.4 mm                                                     |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0 bar...8 bar                                              |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:...]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Anzahl Abgänge                             | 12                                                         |
| Anzahl Zuleitungen                         | 1                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Innengewinde G1/4                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 6 mm                                  |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Gehäuse                          | Aluminium-Druckguss                                        |