


Handhebelventil H-3-1/4-B

Teilenummer: 8987

FESTO

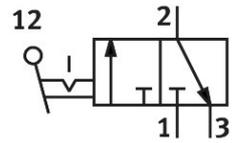

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	600 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	G1/4
Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	7 mm
Steuerart	direkt
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betätigungsmoment	0.5 Nm
Produktgewicht	320 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss