


Druckschaltventil VD-3-PK-3

Teilenummer: 9270

FESTO

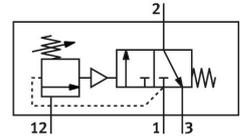

Datenblatt

Merkmal	Wert
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	100 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	PK-3
Betriebsdruck	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Nennweite	2.5 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	220 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform