


Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-3

Teilenummer: 9420

FESTO

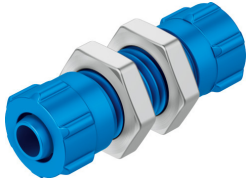

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2.4 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Schott
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt
Werkstoff Verbinder	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert