


# Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-4

Teilenummer: 9421

FESTO

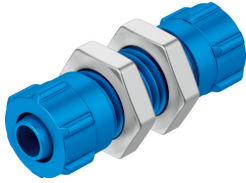

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                  | 3.4 mm                                                                       |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                     |
| Bauform                                    | Schott                                                                       |
| Gebindegröße                               | 10                                                                           |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                         |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                         |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Umgebungstemperatur                        | -40 °C...150 °C                                                              |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außen-Ø 6 mm<br>für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 6 mm<br>für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter         |
| Werkstoff Überwurfmutter                   | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                            |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                                 |
| Werkstoff Mutter                           | Stahl, verzinkt                                                              |
| Werkstoff Verbinder                        | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                            |