


Schott-Schnellverschraubung QCK-1/8-PK-4-B

Teilenummer: 9425

FESTO

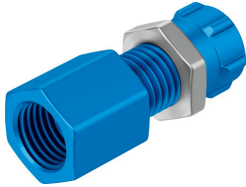

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3.4 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	Schott
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	3.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt
Werkstoff Verbinder	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert