
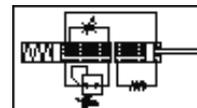


# Amortiguador YSR-25-40

Número pieza: 10870

FESTO

ajustable, rellenable

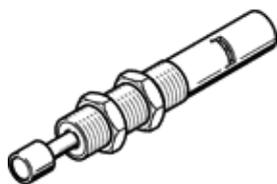

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	25
Carrera	40 mm
Amortiguación	ajustable Curva característica dura
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	Sin
Velocidad máxima del impacto	3 m/s
Tiempo de recuperación corto	0,4 s
Tiempo de recuperación largo	1 s
Forma de funcionamiento	de simple efecto compresión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	40 mm
Fuerza máxima del impacto	4.000 N
Consumo máximo de energía por carrera	160 J
Consumo máximo de energía por hora	293.000 J
Energía residual máxima	0,8 J
Fuerza de reposición	30 N
Peso del producto	860 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Acero cincado
Información sobre el material del vástago	Acero de aleación fina