


Racor de boquilla
CRCN-1/8-PK-4
Número de artículo: 13970

FESTO

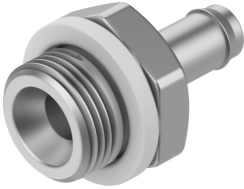

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3.2 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	7.86 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la junta para roscas	Reforzado con PA TPE-U(PU)