


Bloque para montaje en batería MHA1-P8-2-M3-PI

Número de artículo: 197230

FESTO

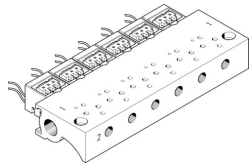

Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	8
Presión de funcionamiento	0 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante
Tipo de fijación de la válvula	Con rosca interior
Conexión neumática 1	M7
Conexión neumática 2	M3
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio