 



# electroválvula MFHB-4-1/4

Número de artículo: 546054  
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:  
consultar portal de asistencia técnica.

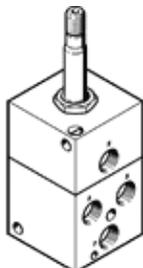

## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	4/2 monoestable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Caudal nominal normal	600 l/min
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Construcción	asiento de plato
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de protección	IP65
Diámetro nominal	6,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Accionamiento manual auxiliar	con enclavamiento
Tiempo de conmutación a la desconexión	23 ms
Tiempo de conmutación a la conexión	16 ms
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso del producto	725 g
Conexión del aire de escape de pilotaje 84	M5
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio anodizado