


Perfil distribuidor **VABM-L1-10AW-M7-2**

Número de artículo: 566546

FESTO

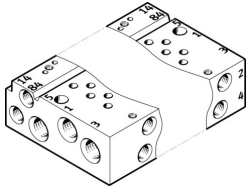

Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	10.5 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	16
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificación	RCM c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN	1.5 Nm
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0.45 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	1.5 Nm
Peso del producto	60 g
Conexión aire de pilotaje 12/14	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	M7
Conexión neumática 2	M5
Conexión neumática 3	M7
Conexión neumática 4	M5
Conexión neumática 5	M7
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado