


Bloque de conexión
VABM-B10-30E-N34-10
Número de artículo: 8026376

FESTO

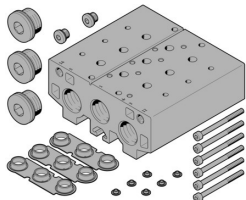

Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	32 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	10
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	5646 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12	1/8 NPT
Conexión aire de pilotaje 14	1/8 NPT
Conexión neumática 1	3/4 NPT
Conexión neumática 3	3/4 NPT
Conexión neumática 5	3/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado